


# csatlakozó dugó KS1-CN-2

Cikkszám: 151996

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozásokhoz.](#)

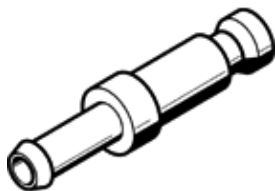

## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték  |
|---|--|
| Névleges méret                              | 1.5 mm   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 12 bar                               |
| Normál névleges átáramlás                   | 44 l/min                                       |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges                  |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1 - csekély korróziós károsodás                |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 ... 60 °C                                  |
| Gyártmány súlya                             | 0.4 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | CN-2   |