


lengőkarima SUA-63

Cikkszám: 157325

FESTO

ADVU, AEUU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LBN vagy LN, LSN.

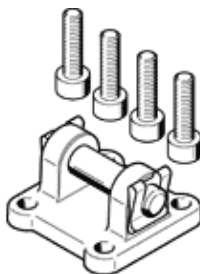

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Méret | 63 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 90 °C |
| Gyártmány súlya | 531 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material mounting | Alumínium ötvözet |
| Material mounting pin | Acél, ónozott |
| Material sleeve | Rugóacél |
| Material bearing | Műanyag |
| Material screws | Horganyzott acél |
| Material lock | Rugóacél |
| Material shaft | Acél védőbevonattal |