


axiális készlet EAMM-A-R38-57A

Cikkszám: 1578138

★ Sztenderd termék program

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

FESTO

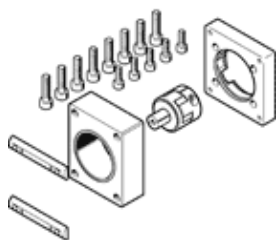

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	3.6 Nm
Gyártmány súlya	280 g
Csatlakozófelület, szabályozó	R38
Interfészkód, motor In	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform