


# axiális készlet EAMM-A-P4-28B-28A

Cikkszám: 1731466

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

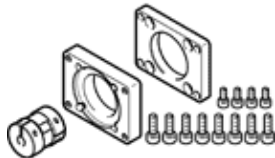

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	0.7 Nm
Gyártmány súlya	40 g
Csatlakozófelület, szabályozó	P4-28B
Interfészkód, motor In	28A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	28B
Anyag megjegyzés	RoHS konform