


lengőkarima SUA-63-R3

Cikkszám: 176889

FESTO

ADVU, AEVU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LBN vagy LN, LSN.

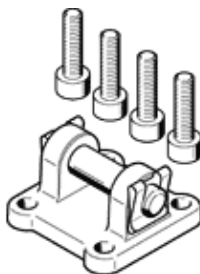

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Beépítési helyzet	tetszőleges
Változatok	Kiváló korrózió elleni védelem
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	528 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Alumínium ötvözet védőbevonattal
Material mounting pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material sleeve	Rugóacél
Material bearing	Műanyag
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material lock	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes