


Középhelet-modul

BM-HMPL-16- -

Cikkszám: 193021

FESTO

Kífutó típus. 2012-ig szállítható.

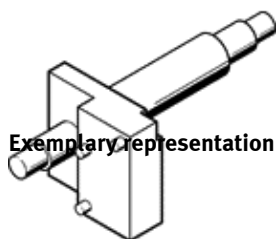

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Méret	16
Löklet	1 ... 159 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Lökéscsillapító típus	YSRWJ
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Ismétlési pontosság	+/-0,02 mm
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	415 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	483 N
Mozgatott tömeg	190 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	24 g
Alapsúly 0 mm löketnél	510 g