


# csatlakozó tömb

## MHP1-PR4-3

Cikkszám: 197192

FESTO

az MHP1-....-HC/TC gyors kapcsolású szelepekhez

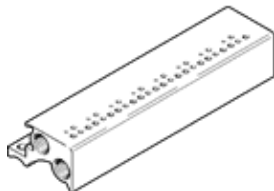

## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	4
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 3	M7
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet