


teleptömb MHA1-P4-2-M3

Cikkszám: 197208

FESTO

MHA1-...-HC/TC alaplapos szelepekhez

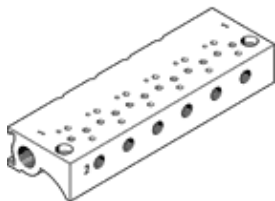

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Üzemi nyomás | 0 ... 8 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Csatlakozólap felfogási módja | átmenő furattal |
| Szelep felfogási módja | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | M7 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | M3 |
| Material of connecting plate | Alumínium ötvözet |