

# fordító hajtómű

## DSRL-1 5/8"-180-P-FW

Cikkszám: 33137


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szárnykerék elven, fokozatmentesen beállítható fordítási szög. Az ütköző rendszer a fordító szárnyaktól el van választva, így a fellépő erőket az ütközőbakok veszik fel, a véghelyzetekben rugalmas csillapító lapok.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

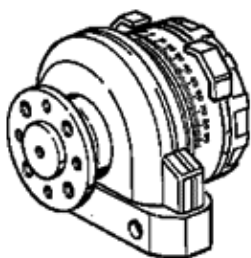

## Adatlap

Jellemző	Érték
Csillapítási szög	0,9 deg
Az elfordítási szög beállítási tartománya	0 ... 180 deg
Fordítási szög	0 ... 180 deg
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi nyomás	1,5 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	20 Nm
Pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT