


Műanyag tömlő PUN-E-8x1-SW-400

Cikkszám: 538462

FESTO

alkalmas QS pillanat-csatlakozókhoz, nagyon rugalmas, hidrolízis-álló,
mikronstabil, élelmiszer előállításához engedélyezve.

Kifutó típus. 2012-ig szállítható.

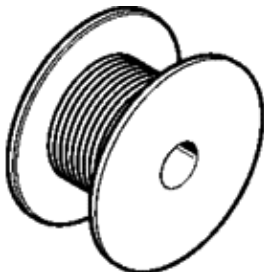

Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	8 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	50 mm
Belső átmérő	6 mm
Min.hajlítási sugár	23 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Élelmiszeripari engedélyezés	FDA 2002/72/EG
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 50 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.026 kg/m
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)