
 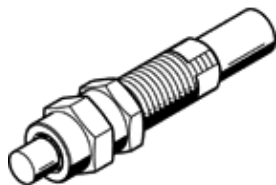


Lökéscsillapító YSRW-DGC-40/50

Cikkszám: 540353

FESTO

DGC és DGCI lineáris hajtóművekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40 50
Csillapítás	önbeálló lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél