


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/8-QS-8-B-20

Cikkszám: 540359

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.

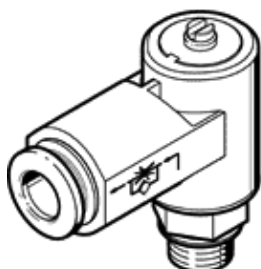

Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	650 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	600 ... 750 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	1,080 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	800 ... 1250 l/min
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	4 Nm
Megengedett működtető nyomaték, szabályozócsavar	0.4 Nm
Gyártmány súlya	18 g
Csomagolási egység	20
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	PBT erősítésű