

mágnesszelep telep

 

BMFH-3-3-1/8

Cikkszám: 546047

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

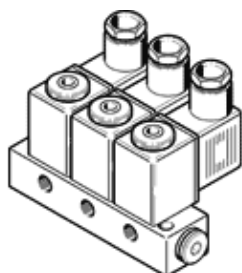

Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3x3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Normál névleges átáramlás	50 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Ülékes szelep visszaállító rugóval
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	1.3 mm
Tömítési elv	lág
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	3
Vezérlési fajta	közvetlen
Kapcsolási idő ki	10 ms
Kapcsolási idő be	10 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	380 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium eloxált