


csatlakozó lécc

VABM-B6-E-G12-16-M1

Cikkszám: 550186

FESTO

VUVB többpólusú csatlakozójú mágnesszelephez.

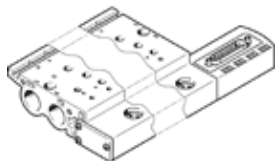

Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
Szelephelyek max.száma	16
KBK korrózióállósági osztály	2
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1,5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	5 Nm
Gyártmány súlya	2,100 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ: csatlakozó lécc	Alumínium ötvözet