


# axiális készlet EAMM-A-E32-40A

Cikkszám: 550964

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

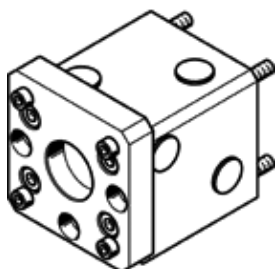

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	7.5 Nm
Gyártmány súlya	250 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E32
Interfész kód, motor In	40A
Anyag megjegyzés	RoHS konform