


# axiális készlet EAMM-A-E32-57A

Cikkszám: 550966

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

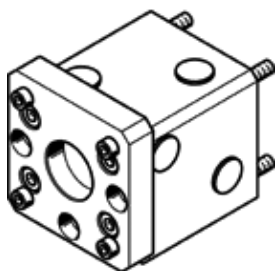

## Adatlap

| Jellemző                      | Érték         |
|-------------------------------|---------------|
| Beépítési helyzet             | tetszőleges   |
| Tárolási hőmérséklet          | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %      |
| Védettség                     | IP40          |
| Környezeti hőmérséklet        | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték     | 7.5 Nm        |
| Gyártmány súlya               | 290 g         |
| Csatlakozófelület, szabályozó | E32           |
| Interfész kód, motor In       | 57A           |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform  |