


# csatlakozó NECC-L1G4-C1

Cikkszám: 553858

FESTO

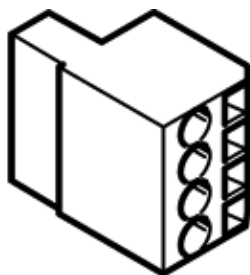

## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	300 V
Áramterhelhetőség	10 A
Csatlakozó keresztmetszet	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 100 °C
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material housing	PBT