


axiális készlet EAMM-A-S95-140A

Cikkszám: 558170

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

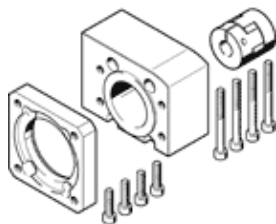

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	5,490 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S95
Interfész kód, motor In	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform