


# axiális készlet EAMM-A-T42-60R

Cikkszám: 8093289

FESTO

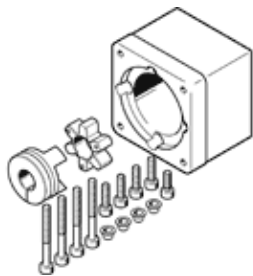

## Adatlap

| Jellemző                      | Érték                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Névleges hossz                | 49 mm                 |
| Beépítési helyzet             | tetszőleges           |
| Max.fordulatszám              | 8,000 1/min           |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L        |
| Tárolási hőmérséklet          | -25 ... 60 °C         |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %              |
| Védettség                     | IP40                  |
| Környezeti hőmérséklet        | -10 ... 60 °C         |
| Tehetetlenségi nyomaték       | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgató nyomaték     | 10 Nm                 |
| Gyártmány súlya               | 349 g                 |
| Csatlakozófelület, szabályozó | T42                   |
| Interfészkód, motor In        | 60R                   |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform          |