


# unità di guida FEN-1/2"-5/8"- -KF

Codice prodotto: 151731

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

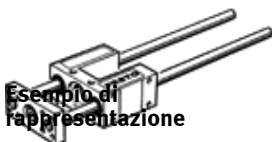

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	1/2"
Corsa	0,04 ... 10 "
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza di spostamento	15 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	14 g
Peso a corsa 0 mm	429 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica