

 

riduttore di pressione LRMA-1/8-QS-4

Codice prodotto: 153489
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con manometro.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

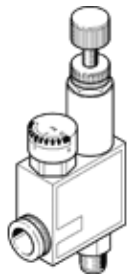

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	QS-4
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale	59 l/min
Pressione di ingresso 1	0 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Dispositivo antimanomissione	Vite a testa zigrinata con dado di fissaggio
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola di regolazione a spola ad azionamento diretto Con alimentazione pressione continua
Indicazione della pressione	Con manometro
Intervallo di regolazione della pressione	1 ... 8 bar
Peso	54,5 g
Materiale perno filettato	Ottone Nichelato
Materiale guarnizione filettatura	PTFE