


flangia motore EAMF-A-77A-140A

Codice prodotto: 1593636

FESTO

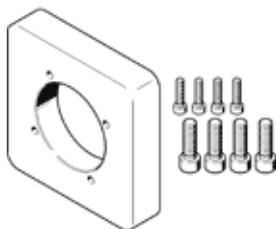

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.280 g |
| Codice interfaccia, motore in | 140A |
| Codice interfaccia, supporto giunto-motore | 77A |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |