

valvola regolatore di pressione LR-1/4-D-MINI-NPT

 

Codice prodotto: 173648

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Con manometro, pressione di esercizio fino a 12 bar.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO

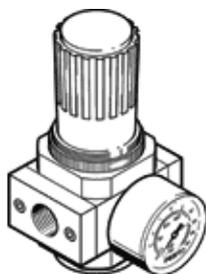

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Serie	D
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Attacco pneumatico 2	1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS