


# alimentatore CACN-3A-1-5

Codice prodotto: 2247681

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

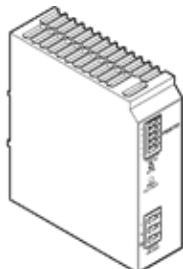

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	40 mm
Altezza	130 mm
Lunghezza	115 mm
Posizione di montaggio	Libera convezione
Alimentazione primaria	monofase
Corrente di ingresso	0,9 - 1,65 A
Tensione di uscita nominale CC	24 V
Corrente di uscita nominale	5 A
Intervallo di tensione di ingresso CA	100 ... 240 V
Autonomia in assenza della tensione di rete	110 ms
Frequenza di rete	45 ... 65 Hz
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 85 °C
Umidità relativa dell'aria	95 %
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso	600 g
Fissaggio	Con guida profilata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS