 



elettrovalvola MFHB-4-1/4

Codice prodotto: 546054
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

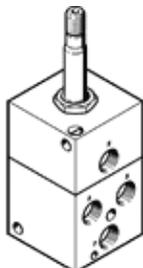

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	4/2, monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Portata nominale normale	600 l/min
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Costruzione	A otturatore
Riposizionamento	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Diametro nominale	6,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Azionatore manuale	Bistabile
Tempo di commutazione, disazionamento	23 ms
Tempo di commutazione azionamento	16 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso	725 g
Attacco scarico servopilotaggio 84	M5
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 4	G1/4
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo	Alluminio anodizzata