


kit assiale EAMM-A-F28-57A

Codice prodotto: 550956

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.

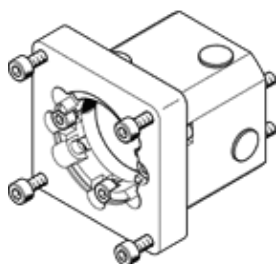

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	7,5 Nm
Peso	280 g
Codice interfaccia, attuatore	F28
Codice interfaccia, motore in	57A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS