


# Kit parallelo EAMM-U-A19-40A

Codice prodotto: 559785

FESTO

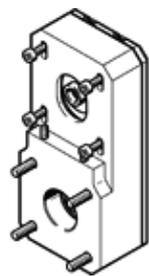

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	19
Posizione di montaggio	qualsiasi
Max. numero di giri	6.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	2,868 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,05 Nm
Momento torcente trasmissibile	1 Nm
Peso	270 g
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS