


# blocchetto di collegamento

## VABM-L1-10AW-M7-6

Codice prodotto: 566550

FESTO

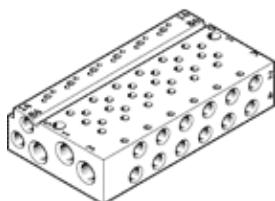

### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	10,5 mm
Numero max. posti valvola	16
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata	1,5 Nm
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,45 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	1,5 Nm
Peso	132 g
Attacco servopilotaggio 12/14	M5
Attacco scarico servopilotaggio 82/84	M5
Attacco pneumatico 1	M7
Attacco pneumatico 2	M5
Attacco pneumatico 3	M7
Attacco pneumatico 4	M5
Attacco pneumatico 5	M7
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica