


# Kit a soffietto EADB-V1-32-S101-200

Codice prodotto: 570263

FESTO

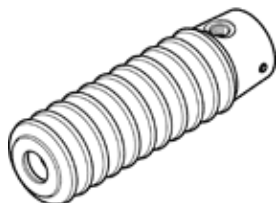

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	46 mm
Taglia	32
Corsa	101 ... 200 mm
Prolungamento dello stelo	74 mm
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Resistenza ai fluidi	Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Massa movimentata	66 g
Peso	108 g
Fissaggio	Applicabile Con perno filettato
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, adattatori	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, soffietto	NBR
Informazioni sui materiali, perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato