


Portale lineare DHSL-4-DGC40S-EGSA50

Codice prodotto: 574511

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.

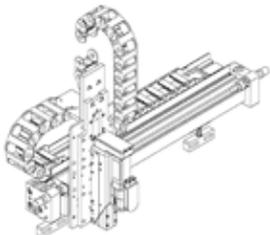

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 4
Carico utile	0 ... 4 kg
Attuatore, asse Z	EGSA-50
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Attuatore, asse Y	DGC-40
Tipo di attuatore, asse Y	Pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,02$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	$\pm 0,02$ mm