 



# Cilindro rotondo DGS-12-50-P-A

Codice prodotto: 9312  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con paracolpi ottenuti mediante anelli elastici a finecorsa.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.

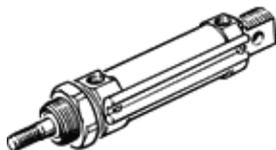

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	50 mm
Diametro pistone	12 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)