


マフラ付絞り弁 GRU-1/4

部品番号: 4579

FESTO

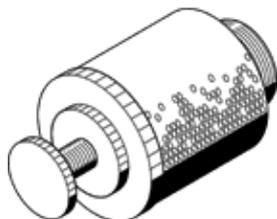

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	G1/4
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	320 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	40 g
材質 ねじ込みピン	POM
材質情報 調整ネジ	鋼 亜鉛メッキ