



ルブリケーター

MS6-LOE-1/4-R-Z

部品番号: 529780

FESTO

 樹脂製ボウルガード付、エアの流れ方向：右→左

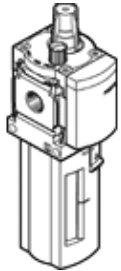

データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケーター
許容油量	75 cm ³
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
使用圧力	1 ... 16 bar
ルブリケーターの最低流量	50 l/min
標準流量	2,500 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	0 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	600 g
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	PC