


# T-바브 콘넥터 TCN-1/8-PK-6

Part Number: 11963

FESTO

플라스틱 배관 PAN, PUN 용, PP, PU, PR, 씰링 링, 회전.

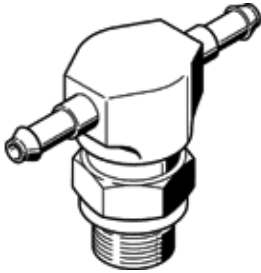

## 자료 시트

| 특징                 | 값                                |
|--------------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈             | 4.9 mm                           |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링                             |
| 작동 압력 전체 온도 범위     | -0.95 ... 10 bar                 |
| 작동 매체              | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 작동 및 파일로트 매체 확인    | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK       | 2 - 부식 응력 수준 보통                  |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 주변 온도              | 0 ... 60 °C                      |
| 공압 연결구, 포트 1       | 수 나사산 G1/8                       |
| 공압 연결구, 포트 2       | 외경 8mm 튜브용                       |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                        |
| 하우징 소재             | 알루미늄<br>아연 다이캐스트                 |