


Non-return 밸브 HA-3/8-QS-12

Part Number: 153458

FESTO

수 나사산에서 QS 플러그 컨넥터까지의 유량이
이 Type은 진공에 적합.

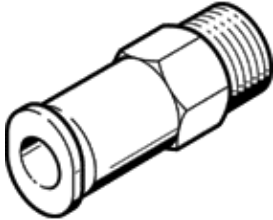

자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---------------------------------|
| 밸브 기능 | Non-return 기능 |
| 공압 연결구, 포트 1 | R3/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | QS-12 |
| 마운팅 형태 | 나사산 |
| 표준 공칭 유량 | 1,876 l/min |
| 작동 압력 | -1 ... 10 bar |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 최소 차압, 개방 | 0.1 bar |
| 최소 차압, 폐쇄 | 0.2 bar |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 제품 중량 | 50 g |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |