


다중 분배기

QSLV4-1/2-5/8-U

Part Number: 190800

FESTO

4-배, 360° 방향조정.

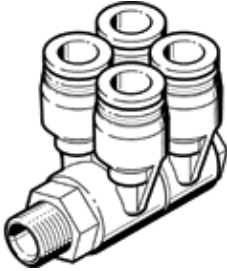

자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	9.4 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
조립 위치	어디든
디자인 구조	Push/Pull 원리
컨테이너 사이즈	1
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 조임 토크	30 Nm
제품 중량	249 g
출력의 수량	4
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 1/2 NPT
공압 연결구, 포트 2	외경 5/8 용 호스
해제 링의 색상	회색
나사산 플러그 소재	다이어프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지