


다중 분배기 QSYTF-3/8-3/8-U

Part Number: 190836

FESTO

360° 방향조정, 외부 6 각이 있는 암수나사

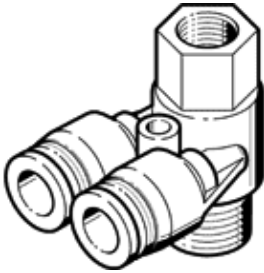

자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	5.3 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
조립 위치	어디든
디자인 구조	Push/Pull 원리
컨테이너 사이즈	1
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	74.5 g
출력의 수량	2
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 3/8 NPT 암 나사산 3/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	배관용, 3/8" 외부 직경
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
중공 볼트 소재	니켈 도금 황동
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지