

# 서비스 유니트 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A

FESTO

 

Part Number: 192486

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터 압력조절기, 윤활기, 소켓없는 솔레노이드 코일 24 V DC on/off 밸브, 및 압력 증강 밸브 마운팅 브라켓 포함으로 구성. 자동 배수기 및 금속 보호망.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

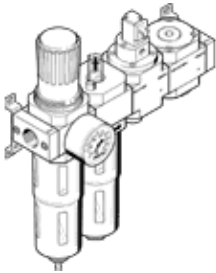

## 자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	On/Off 밸브 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분무 윤활기 안전 시동 밸브
최대 응축수 용량	43 cm3
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	3 ... 12 bar
압력 조절 범위	2.5 ... 12 bar
표준 공칭 유량	3,300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	4,400 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/4
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC