


콘넥터 블록 MHP1-PR4-3-PI-D9

Part Number: 197233

FESTO

플러그 베이스 및 전기 멀티핀 연결 포함, 준-일렬 밸브 MHA1-...-PI용

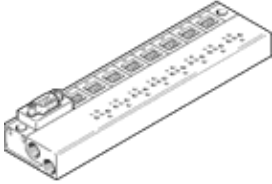

자료 시트

특징	값
최대 밸브 연수	4
작동 압력	0 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
밸브에 대한 마운팅 방법	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구, 포트 1	M7
공압 연결구, 포트 3	M7
연결 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금