

 

# 소음기 U-3/4

Part Number: 2311

★ 핵심 제품군

공압 시스템의 배기 포트 소음 감소 및 오염 방지용.

FESTO

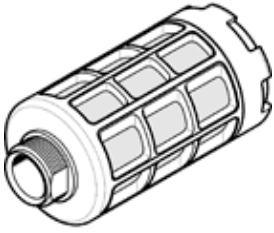

## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
대기로의 유량	17,600 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
음향 압력 레벨	85 dB(A)
주변 온도	-10 ... 70 °C
제품 중량	83 g
공압 연결구	G3/4
소음기 내장 소재	PE
재질 사항	RoHS 에 승인