


# 위생형 버터 플라이 밸브 VZFB-D-25-WW-V2V2V

Part Number: 2466802  
단종 예정 제품

FESTO

공칭 너비 DN25, 끝단 용접 포함, DIN 11850, FPM, material 1.4301.  
단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

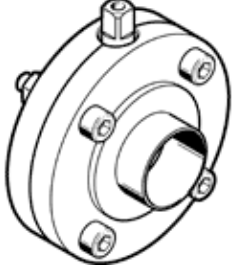

## 자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 디스크 밸브
액츄에이터 형태	수동
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	끝단에 용접/끝단에 용접
공칭 직경 DN	25
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	10
구동 토크	8 Nm
표준에 기반	DIN 11851
매체	물 Neutral fluids
매체 온도	-15 ... 140 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
식품 안전	추가 재료 정보 참조
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
하우징용 재질 정보	1.4301
디스크 소재	고합금 강철, 부식방지
디스크용 재질 번호	1.4301
샤프트 소재	고합금 강철, 부식방지
샤프트용 재질 번호	1.4301
제품 중량	900 g
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음