


모터 플랜지  
EAMF-A-44A/B-70A  
Part Number: 529943

FESTO

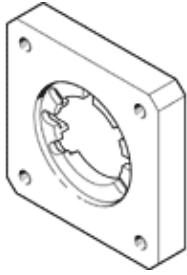

자료 시트

| 특징                | 값              |
|-------------------|----------------|
| 조립 위치             | 어디든            |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도             | -25 ... 60 °C  |
| 상대 공기 습도          | 0 - 95 %       |
| 주변 온도             | -10 ... 60 °C  |
| 제품 중량             | 150 g          |
| 인터페이스 코드, 모터 인    | 70A            |
| 인터페이스 코드, 커플링 하우징 | 44A<br>44B     |
| 재질 사항             | RoHS 에 승인      |