


# Quick 커플링 소켓 KD4-N-9

Part Number: 531641

FESTO

자체-차단

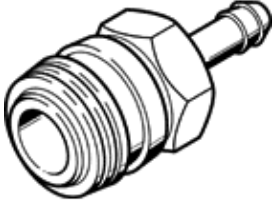

## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	7.4 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
표준 공칭 유량	1,008 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	57 g
공압 연결구, 포트 1	N-9
재질 사항	RoHS 에 승인