


병렬 키트 EAMM-U-E32-42C

Part Number: 543229

FESTO

전동 드라이브에 적합.

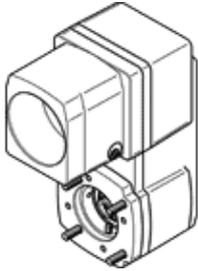

자료 시트

특징	값
사이즈	25
조립 위치	어디든
최대 속도	3,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	10.22 kgmm ²
무 부하 토크	0.1 Nm
이송 가능 토크	3 Nm
제품 중량	690 g
재질 사항	PWIS 물질 함유