


플러그
NECC-L1G18-C1
Part Number: 553861

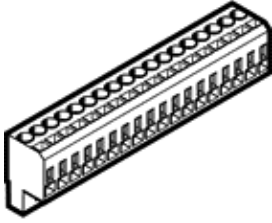

자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------|-----------------------------|
| 작동 전압 범위 AC | 300 V |
| 허용 가능 전류 부하 | 10 A |
| 중단 단면 | 0.2 ... 2.5 mm ² |
| 주변 온도 | -25 ... 100 °C |
| 오염 등급 | 3 |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| 하우징 소재 | PBT |