


**축 키트**  
**EAMM-A-A22-70A**  
 Part Number(&P): 558898

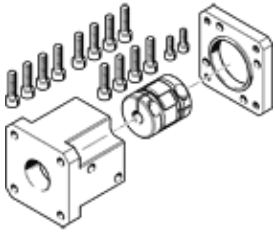

**자료 시트**

특징	값
사이즈	22
조립 위치	어디든
최대 속도	10,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	6.06 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	8 Nm
제품 중량	480 g
재질 사항	RoHS 에 승인