


# 모터 플랜지 EAMF-A-28C-42A

Part Number(&P): 558905

FESTO

컨틸레버 축 EGSA 에 적합함

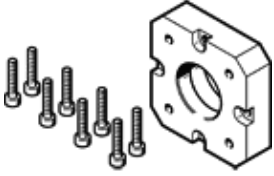

## 자료 시트

특징	값
사이즈	28
조립 위치	어디든
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	0 ... 50 °C
재질 사항	RoHS 에 승인