


축 키트 EAMM-A-L38-87A

Part Number: 560680

★ 핵심 제품군

전동 드라이브에 적합.

FESTO

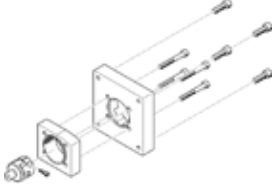

자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
이송 가능 토크	4.4 Nm
제품 중량	480 g
인터페이스 코드, 액추에이터	L38
인터페이스 코드, 모터 인	87A
재질 사항	RoHS 에 승인