


# 연결 케이블 NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

Part Number: 570921

FESTO

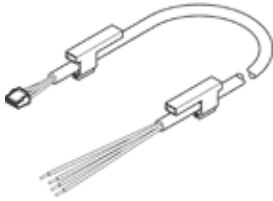

## 자료 시트

| 특징                    | 값  |
|-----------------------|--|
| 케이블 특성                | 표준   |
| 케이블의 테스트 조건           | Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공<br>프로세서 400MHz |
| 작동 전압 범위 DC           | 0 ... 30 V                                       |
| 서지 강도                 | 0.8 kV   |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하    | 1 A  |
| 오염 등급                 | 2  |
| 보호 등급                 | IP40   |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -5 ... 60 °C                                     |
| 주위 온도                 | -20 ... 60 °C                                    |
| 전기 연결 1               | 소켓, 직사각형 디자인 L2, 4-핀                             |
| 전기 연결 2               | 날선, 4-선  |
| 케이블 구조                | 4 x 0,14 mm <sup>2</sup>                         |
| 케이블 직경                | 4.1 mm   |
| 케이블 길이                | 2.5 m  |
| 공칭 도선 단면적             | 0.14 mm <sup>2</sup>                             |
| 색상 코드, 심 절연           | 청색<br>갈색<br>흑색<br>백색                             |
| 케이블 피복 색상             | 회색   |
| 재질 사항                 | 동성분 및 PTFE 제거형<br>RoHS 에 승인                      |
| 하우징에 대한 재질 정보         | PBT  |
| 재질 정보, 절연 슬리브         | PP   |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보      | PVC  |