


# 콘넥터 블록

## VABM-B10-20S-N14-4

Part Number: 576431

FESTO

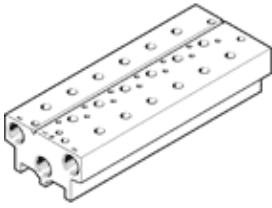

### 자료 시트

| 특징              | 값                 |
|-----------------|-------------------|
| 격자 치수           | 22 mm             |
| 조립 위치           | 어디든               |
| 최대 밸브 연수        | 4                 |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통   |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 제품 중량           | 535 g             |
| 마운팅 형태          | 관통 홀 포함           |
| 공압 연결구, 포트 1    | 1/4 NPT           |
| 공압 연결구, 포트 3    | 1/4 NPT           |
| 공압 연결구, 포트 5    | 1/4 NPT           |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인         |
| 매니폴드 소재         | 전조 알루미늄 합금        |